


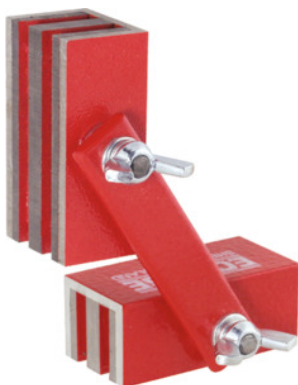

Permanentmagnetlänk tresidig magnetisk, Ferrit



Beställningsdata

Ordernummer	085962
GTIN	5012095050957
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Magnetblocken kan fixeras i **godtycklig vinkel**.
Temperaturbeständig upp till 100 °C, 3 sidor magnetiska.

Teknisk beskrivning

höjd enkelblock	25 mm
bredd enkelblock	29 mm
maximal temperaturbeständighet	100 °C
maximal nominell hållkraft	120 N
längd enkelblock	60 mm
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Magnetlänk

