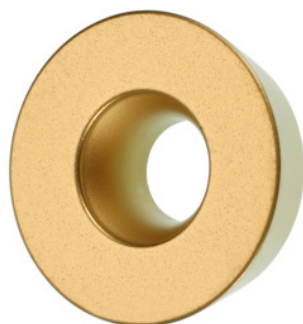


Garant**RDEX 1604 MOSN, HB7535, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	212305 INOX
GTIN	4045197303837
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:**Alla vändskärspaltor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.****OBS!:**Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	RDEX 1604 MOSN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7535
Matning f_z per tand	0,3 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	175 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	175 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		