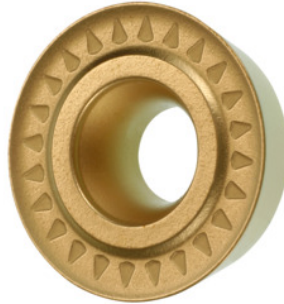


**Garant****RDNX 1604 MOEN positiv, HB7635, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	212307 INOX
GTIN	4045197527240
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 3,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	RDNX 1604 MOEN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7635
Matning $f_z$ per tand	0,3 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		