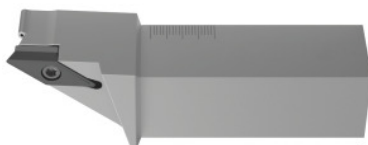


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261123 25/16 |
| GTIN | 4067263122586 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| ISO-kod hållare | SVJBR/L 2525X16 |
| Passande vändskär | VB.. 1604.. |
| Funktionsbredd L ₄ | 32 mm |
| Skaftmått | 25 mm |
| totallängd L | 110 mm |
| Underläggsplatta | 259033 5 |
| Vändskärsstorlek | 16 mm |
| Skruv för underläggsplatta | 269013 7 |
| Huvudängd L ₁ | 40 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Serie | Master Eco |
| Skruvsats förvändskär | 269023 3 |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Användning | vänster |
| Invändig | ja |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Plansvarvning |
| Produktslag | Skärhållare |