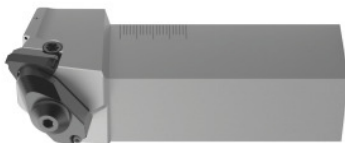


**Garant****GARANT Master eco svarvhållare med IK anslutning, vänster, Skaft- / plattstorlek L: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**leveransinnehåll:**

**Med underläggsplatta 1,5°.**

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta 1,5°	279819 2
Serie	Master Eco
Klamp, skruv,O-ring	279835 4
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Skruv för underläggs-platta	279824 1
Skaftmått	20 mm
totallängd L	90 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm

Vändskärsstorlek	16 mm
Användning	vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare