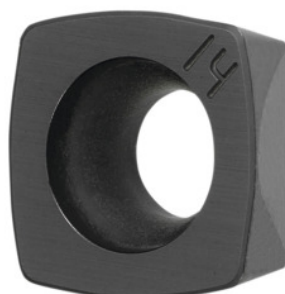


Garant**XDLW 09T308 SR, HB7525, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	212948 ST1400
GTIN	4045197581648
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
ISO-kod vändskär	XDLW 09T308 SR
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,99 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,15 mm
Matning f_z per tand	0,79 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		