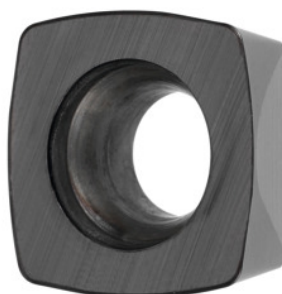


**Garant****XDLW 09T308 TN, HB7720, Typ: ST1400**

## Beställningsdata

Ordernummer	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ 

## Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
ISO-kod vändskär	XDLW 09T308 TN
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,99 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,15 mm
Matning $f_z$ per tand	0,79 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	mindre lämplig		