


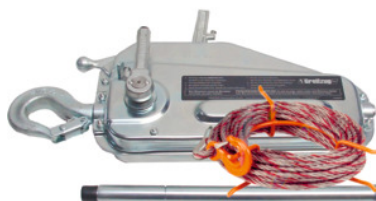

## Universalvinsch med grundutrustning, lyftförmåga: 3,2t



### Beställningsdata

Ordernummer	086023 3,2
GTIN	2050001741295
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Universalvinscharna är bärbar utrustning för lyftning, dragning och fastspänning. Draglinan förs in för hand i universalvinschen och förspänns resp. dras ut. Separat spakmanövrering för lyftning och sänkning. Alla linlängder kan användas.

Universalvinsch med grundutrustning som består av spakrör, 20 m lina med spets och belagda krokar lindade på handhaspel.

#### OBS!:

Fler universalvinschar (t.ex. "Jockey" eller för persontransport) och tillbehör kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

spakrörets vikt	2,3 kg
lyftförmåga	3,2 t
tillverkarens beteckning	TU 32
universalvinschens vikt	27 kg
Bärförmåga kg	3200 kg
Produktslag	Universalvinsch

