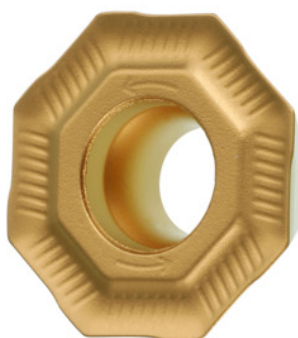


Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Typ: ST900**

Beställningsdata

Ordernummer	213320 ST900
GTIN	4045197454935
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Ytterst stabila våndskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,17 mm
Typ	ST900
Hörnradie	0,5 mm
Antal byten/skär	8
ISO-kod våndskär	OFMT 050405 TR
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Våndskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	135 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	145 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	170 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		