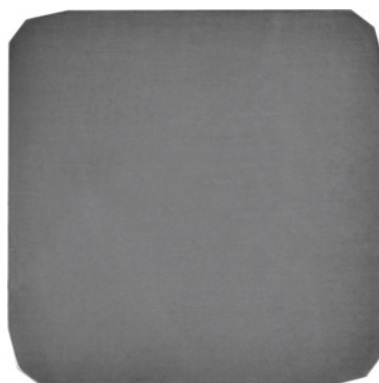


Garant**SPKN 1203 EDER, HB7720, Typ: UNI**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 213560 UNI |
| GTIN | 4045197319357 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning

SPKN 1203 EDER UNI

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------------|
| Typ | UNI |
| ISO-kod vändskär | SPKN 1203 EDER |
| Sort | HB7720 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|------------|----------------|---------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 250 m/min | P |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|---|
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 250 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 250 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | 100 m/min | M |
| GG(G) | lämplig | 200 m/min | K |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

SPKN 1203 EDER Typ ST1400

213530 ST1400

SPKNED

219960 SPKNED