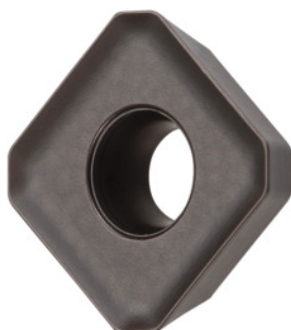


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB735, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	214441 UNI
GTIN	4045197601704
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

- Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
- Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
- Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SDMX 0903 AFEN
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig	650 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	140 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		