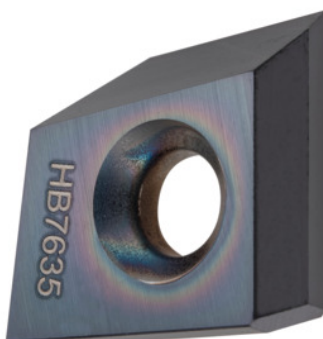


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB7635, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	214545 INOX
GTIN	4045197649478
Artikelklass	21B

Beskrivning

Utförande:

Precisionsslipade hårdmetallvändskär för hög ytkvalitet vid planbearbetning.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,14 mm
Typ	INOX
ISO-kod vändskär	BGHX 15L5 PCTR
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
torrt	lämplig		