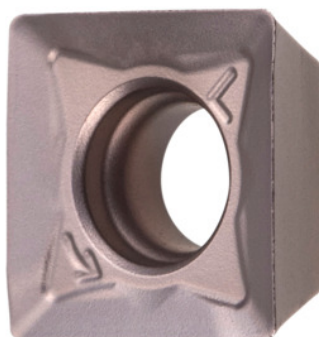


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7520, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,15 mm
Typ	ST900
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	3,6 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 083604 PDER
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		