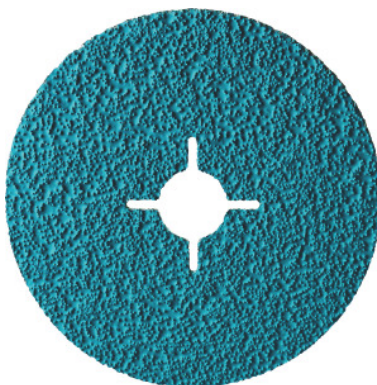


**Fiberskiva Actirox AF 890 (CER), Ø 125 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	566443 80
GTIN	4018875585993
Artikelklass	56V

**Beskrivning****Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22,23 mm och korsspår.

Spetstyp VSM Actirox AF 890 fiberskivor **med högsta möjliga och mest aggressiva slipeffekt.**

Sval slipning och utomordentlig användningstid.

Kornstyp: **100 % geometriskt format VSM Keramikkorn** med slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

**Användningsdata:**

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
skiv-Ø	125 mm
Serie	Actirox
Slipmedel	Keramikkblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE)
Slipmedlets beteckning	Keramik

slipmedelsunderlag	Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	Aluminium
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Fiberskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		