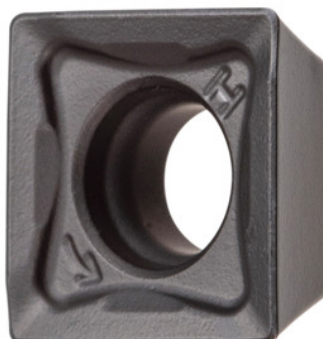


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7510, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	214924 ST1400
GTIN	4045197674715
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,17 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	3,6 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 083604 PDER
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		