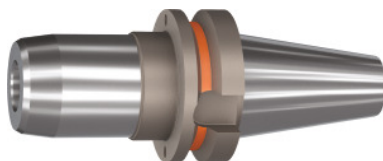


Garant**Hydro-Dehn spännchuck BASIC smal, form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303820 12
GTIN	4067263239703
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering möjlig, justermån 10 mm.
- Flexibel genom att reducerhylsor används.
- Kylväsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borring, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

a	1 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm
Utvändig-Ø D	46 mm
Ø D ₂	32 mm
fäste	BT 30 kort
Norm	DIN 6359

Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Utförande	BT-DC