


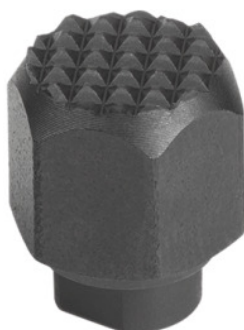

## Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M4



### Beställningsdata

Ordernummer	370063 M4
GTIN	4059245309603
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

maximal belastning (statiskt)	16 kN
Utvändig-Ø D	12 mm
gängaM	M4
Kragens längd L <sub>2</sub>	6 mm

Längd 1	18 mm
Produktslag	Pendelupplägg