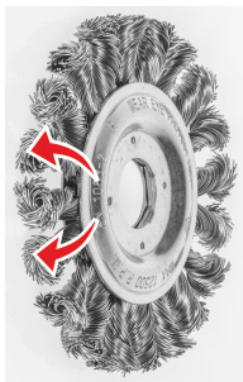


**HOLEX****Cirkulärborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 115X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

**Användningsdata:**

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

**Växelvirning (höger/vänster)** för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
Borstbredd L <sub>1</sub>	14 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	22 mm

antal flätor	20
Borsttjocklek	0,5 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	24 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Cirkulärborste