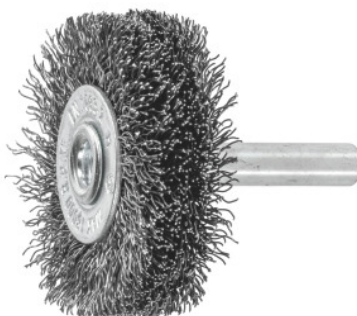


**HOLEX****Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
30X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574050 30X6
GTIN	4067263906988
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brottning av skal, rengöring.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borstbredd L <sub>1</sub>	6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	6 mm
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>

Borstmaterial	Ståltråd
Flättnönster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste