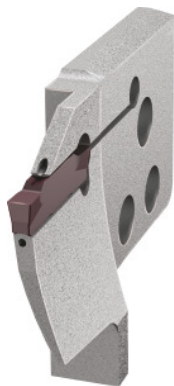


Garant**Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 138/190mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274514 138/190
GTIN	4067263950509
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

Serie	Vario Plus Eco
Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
minimal första insticksdiameter D_1	138 mm
maximalt sågdjup t_{max}	18 mm

maximal första insticksdiameter D_2	190 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Spårbredd w	2 mm
Produktslag	Skärhållare