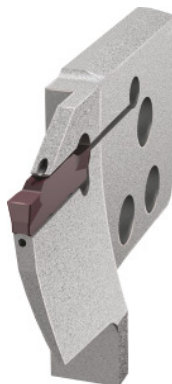


Garant**Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 105/143mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274514 105/143
GTIN	4067263950493
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = min. \emptyset för 1:a insticket/ D_2 = max. \emptyset för 1:a insticket.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
minimal första insticksdiameter D_1	105 mm
maximal första insticksdiameter D_2	143 mm
Serie	Vario Plus Eco

maximalt sågdjup t_{\max}	18 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Spårbredd w	2 mm
Produktslag	Skärhållare