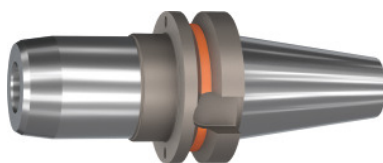


Garant**Hydro-Dehn spannchuck BASIC kort, smal, form AD, BT 30, Spänn-Ø D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303471 6
GTIN	4067263239642
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån $V = 10 \text{ mm}$) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor används.
- Kylväsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

Leveransvillkor:

Inkl. längdinställningsskruv och sexkantnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	63 mm
Spännhylsa D_1	6 mm
gängaM	M5
$\varnothing D_2$	26 mm
Utvändig- $\varnothing D$	46 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm

L ₂	43 mm
fäste	BT 30
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck