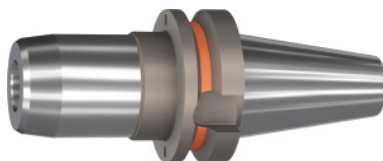


**Garant****Hydro-Dehn spannchuck BASIC kort, smal, form AD, BT 30, Spänn-Ø D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303471 10
GTIN	4067263239666
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Rundgång  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån  $V = 10 \text{ mm}$ ) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor används.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

**Användningsdata:**

För borrar, brotschning och finfräsning

**Leveransvillkor:**

Inkl. längdinställningsskruv och sexkantnyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	46 mm
L <sub>2</sub>	44,5 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
gängaM	M8×1
Utkragningslängd L <sub>1</sub> inkl. friställning	63 mm

utkragningslängd A-mått	55 mm
fäste	BT 30
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck