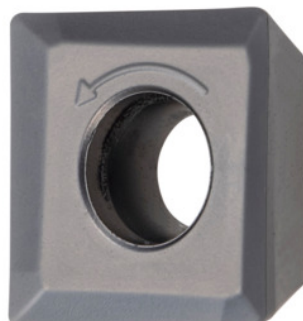


Garant**SOMT 09T304 FR Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	215066 ALU
GTIN	4045197555748
Artikelklass	21B

Beskrivning**Utförande:**

Ytterst **stabila vändskär**, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,13 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	3,97 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 09T304 FR
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	780 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	780 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	780 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		