


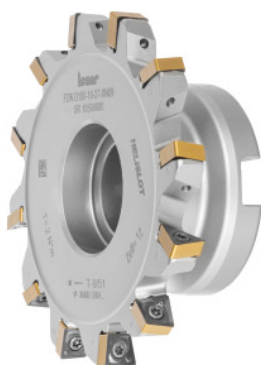

HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Beställningsdata

Ordernummer	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	125 mm
Serie	HELISLOT
effektivt antal skär Z _{eff}	14
totallängd L _{tot}	45 mm
Antal vändskärsplattor	14
FästhålsØ	32 mm

maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	33 mm
Kraglängd L_1	31 mm
Slitsbredd a_p	10 mm
tillverkarens beteckning	FDN D125-10-32-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------