


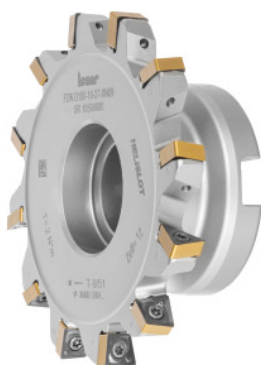

HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 125/7mm



Beställningsdata

Ordernummer	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	45 mm
Antal vändskärsplattor	14
effektivt antal skär Z_{eff}	7
Serie	HELISLOT
Skär-Ø D_c	125 mm
maximalt inskärtdjup $a_{e max}$	33 mm

FästhålsØ	32 mm
Kraglängd L ₁	31 mm
Slitsbredd a _p	12 mm
tillverkarens beteckning	FDN D125-12-32-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------