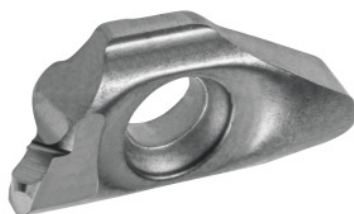


**MINCUT MIUR skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 1/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Artikelklass	26J

**Beskrivning****Utförande:**

Med fullradie för 45° invändig fristickning.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

**Teknisk beskrivning**

Minimidiameter $D_{\min}$	8 mm
maximalt sågdjup $t_{\max}$	1,1 mm
WF	3,6 mm
Matning f Instickning	0,01 - 0,03 mm/v
Matning f Svarvning	0,03 - 0,1 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,03 - 0,5 mm
hörnradie R	0,5 mm
Serie	MINCUT
Skärdjup $a_{p\min}$	0,03
Skärdjup $a_{p\max}$	0,5

tillverkarens beteckning	MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta