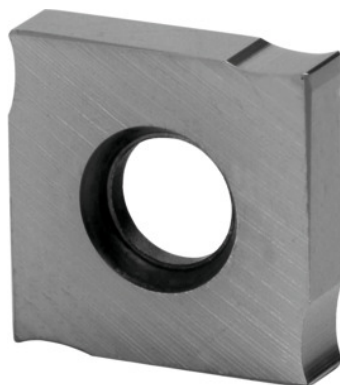


Garant**SNHX 12045 neutral, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	218601 ST1400
GTIN	4045197532107
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,13 mm
Typ	ST1400
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 12045
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	4,5 mm
För spårbredd a_p	8 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning