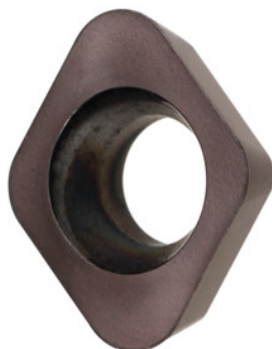


Garant**XDHW 10T310, HB7535, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	XDHW 10T310
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		