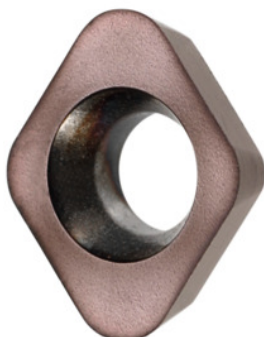


**Garant****XDHW 060210, HB7720, Typ: ST1400**

### Beställningsdata

Ordernummer	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Artikelklass	21A

### Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,5$  mm.Matning  $f_z$ : 0,15 mm

### Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning $f_z$	0,15 mm
Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	XDHW 060210
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	130 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	100 m/min	H
GG(G)	lämplig	220 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	500 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		