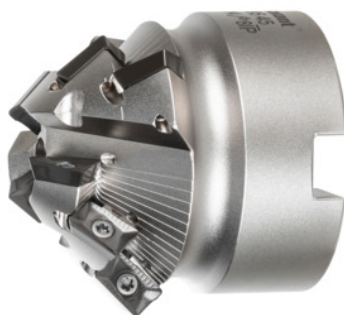


Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 45grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215795 45
GTIN	4045197383235
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

möjlig fasbredd b	17,8 mm
Skruvsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vinkel γ	45 grad
Minsta $\varnothing D$	17 mm
möjlig fasbredd l	27,5 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Största $\varnothing D_1$	56 mm
Passande vändskär	AP.. 1003
totallängd L_{tot}	52 mm
Fästhåls \varnothing	22 mm

möjlig fasbredd h	19 mm
Tandmatning vid h_{\max}	0,14 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skaftutförande	med hål
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2