


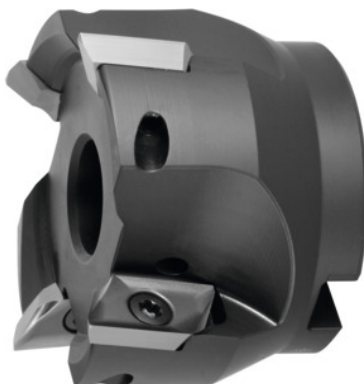

## Hörnfräs 90° 5720VZ16, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/3mm



### Beställningsdata

Ordernummer	220803 42/3
GTIN	2050002058262
Artikelklass	28R

### Beskrivning

#### Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med  $G = 6,3$  vid 30 000v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till  $r_e = 6,0$  mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigerig.

### Teknisk beskrivning

totallängd $L_{tot}$	45 mm
Vändskärsskruv	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Skär-Ø $D_c$	42 mm
FästhålsØ	16 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	16 mm
Passande vändskär	ZD.. 16M5
Antal skär Z	3
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	4,4 grad

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	32,5 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	68 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229900
------------	--------