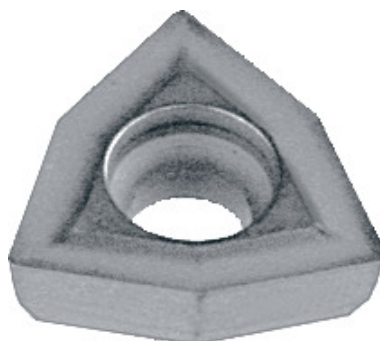


**KOMET® Unisix® vändskär, BK7710, Beteckning typ W29: 18-110****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236980 18-110 |
| GTIN | 4047109085688 |
| Artikelklass | 24T |

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------|
| Beteckning | 18-110 |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,13 mm/v |
| ISO-kod vändskär | WOEX 040304 |
| Sort | BK7710 |
| Typ | Alu; CuZn |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för borring |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig | 600 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 250 m/min | N |
| CuZn | lämplig | 300 m/min | N |
| Grafit, glasfiber | mindre lämplig | 150 m/min | N |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |