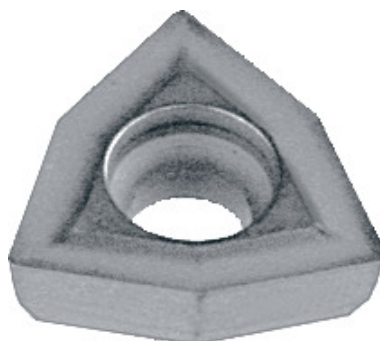


**KOMET® Unisix® vändskär, BK7710, Beteckning typ W29: 24-110****Beställningsdata**

Ordernummer	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**OBS!:**

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	24-110
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304
Sort	BK7710
Typ	Alu; CuZn
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
CuZn	lämplig	300 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig	150 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		