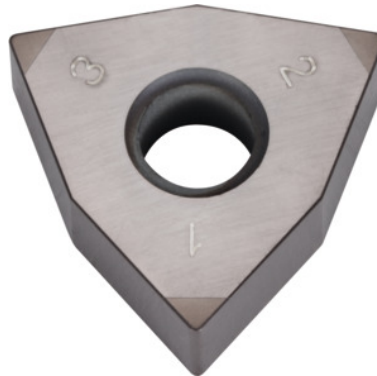


**WNGA 080408, KBN25M, Typ: MET****Beställningsdata**

Ordernummer	255690 MET
GTIN	4960664530045
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär. MultiEdge Tough; 2 resp. 3 skär per vändskär med speciell spånare för optimala resultat vid intermittent bearbetning.

Sort: KBN25M

Eggutförande: MET

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,3 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 180 m/min
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Eggutförande	MET
Skärdjup a_p	0,1 - 0,3 mm

Sort	KBN25M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	WNGA 080408
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	KBN25M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
torrt	lämplig		