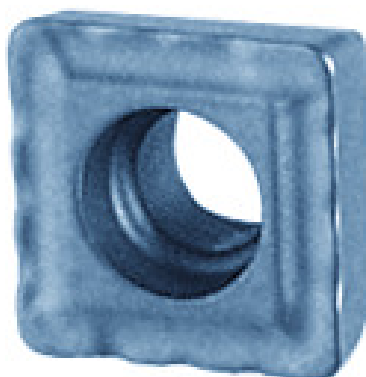


**KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W83: 18-130****Beställningsdata**

Ordernummer	236576 18-130
GTIN	4047109229549
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	18-130
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 060306
Antal byten/skär	4
Sort	BK7935
Typ	Inox
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		