


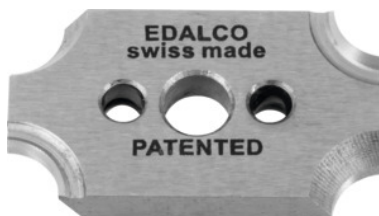

Radievändskär 12° HSS/Co5, H7, Radie: R6mm



Beställningsdata

Ordernummer	240030 R6
GTIN	2050001099440
Artikelklass	29W

Beskrivning

Utförande:

Slipade på alla sidor och med vardera fyra lika stora radier. Avbackade skäreggar med spånbrytarsteg för bästa möjliga skärförhållande över hela radiesektorn.

Spånvinkeln 12° är lämplig för universell användning.

Användningsdata:

För svarvning av konvexa radier på ytterdiametrar eller i hål.

Teknisk beskrivning

Radie R ₁	R6
Skärmaterial	HSS Co 5
Produktslag	Skärinsats för svarvning