


 KOMET

KOMET UniTurn® svarvklämhallare för vertikal användning (utan invändig skärhållare), Skaft-Ø d / hål-Ø d1: 16/8mm

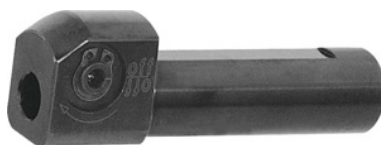

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 240100 16/8 |
| GTIN | 4047109019362 |
| Artikelklass | 24S |

Beskrivning

Användningsdata:

För svarvning och invändig spårstickning på svarven.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Skaft-Ø d | 16 mm |
| spännhöjd b | 15 mm |
| längd a | 10 mm |
| totallängd L _{tot} | 70 mm |
| Längd l ₂ | 50 mm |
| Håldiameter d ₁ | 8 mm |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Skärhållare |