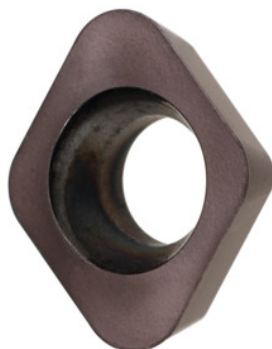


Garant**XDHW 10T310, HB7535, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	211909 UNI
GTIN	4069515014922
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1 mm
Antal byten/skär	2
Typ	UNI
ISO-kod vändskär	XDHW 10T310
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

Datablad

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		