


**CCGT 060200, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260070 SP4019
GTIN	
Artikelklass	28D

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,15 - 3 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	62
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 440 m/min
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCGT 060200
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning

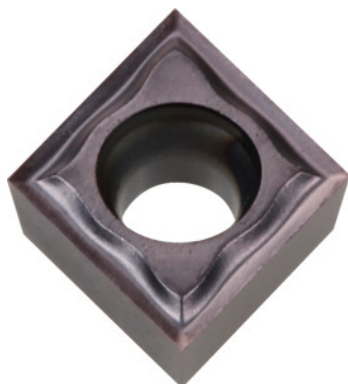