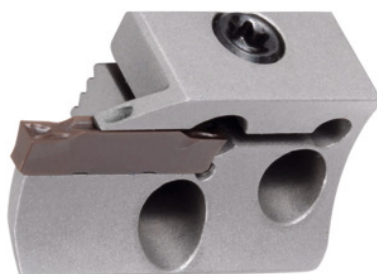


Garant**eco skärhållare konkav axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 53/76mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273890 53/76
GTIN	4045197516657
Artikelklass	21W

Beskrivning**Användningsdata:**Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr **273840–273851**.**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!: $D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Invändig: ja

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 13 mm

Spännskruv: 279815 9

Teknisk beskrivning

minimal första insticksdiameter D_1	53 mm
maximal första insticksdiameter D_2	76 mm
maximalt sågdjup t_{max}	13 mm
Serie	Eco
Spännskruv	279815 9
Användning	Höger

Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Kläm-skruv	279910