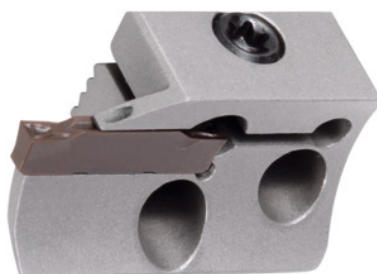


**Garant****eco skärhållare konkav axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 26/39mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273890 26/39
GTIN	4045197516626
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Användningsdata:**Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr **273840–273851**.**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:** $D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$ 

Invändig: ja

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup  $t_{\text{max}}$ : 13 mm

Spännskruv: 279815 9

**Teknisk beskrivning**

maximal första insticksdiameter $D_2$	39 mm
maximalt sågdjup $t_{\text{max}}$	13 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	26 mm
Serie	Eco
Spännskruv	279815 9
Användning	Höger

Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9