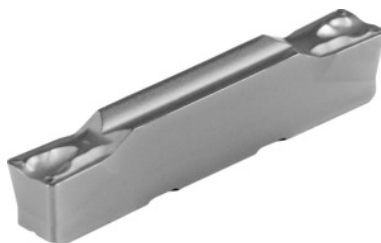


Garant**Avstickningsplatta Finbearbetning, CU7025, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273720 3
GTIN	4045197579072
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Spårbredd w	3 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a _p	0,4 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CU7025
hörnradie R	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
kontinuerligt	lämplig		
torrt	lämplig		