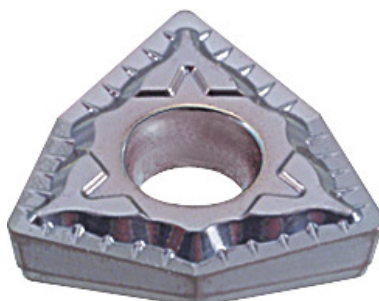


**Garant****WCHX 070304, Typ: UNI**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 268484 UNI    |
| GTIN         | 4045197470683 |
| Artikelklass | 21K           |

## Beskrivning

**Passar till:**

Borrverktyg nr 268463–268468, storlek 15.

passande till verktygsdiameter  $D_c$ : 15 mm

Sort: HB7130

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 65 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Primäranvändning                      | UNI            |
| Hörnradie                             | 0,4 mm         |
| Typ                                   | UNI            |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 65 - 200 m/min |
| Sort                                  | HB7130         |
| Skärmaterial                          | VHM            |
| ISO-kod vändskär                      | WCHX 070304    |
| Antal byten/skär                      | 3              |
| passande till verktygsdiameter $D_c$  | 15 mm          |

Produktslag

Vändskär för svarvning