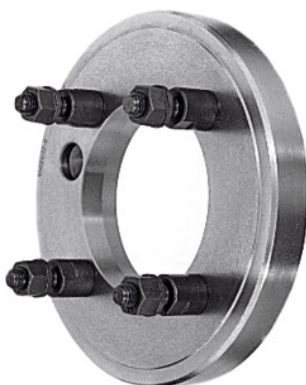


**Kort, konisk chuckfläns DIN 55027, Ø d1 / kona: 315/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Artikelklass	33R

Beskrivning**Utförande:**

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A.
Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.

För spindelnos **DIN 55027** resp. ISO 702/III (samma som gammal standard **DIN 55022**) med låsbultar och låsmuttrar.

Material:

C45-stål

Teknisk beskrivning

tjocklek B	26 mm
Kondiameter d ₂	139,735 mm
antal låsbultar	4
Utvändig diameter d ₁	315 mm

Konstorlek	8
Produktslag	Tillbehör till svarvchuckar