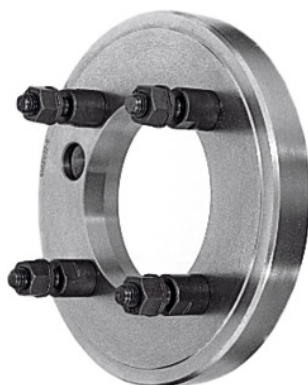


**Kort, konisk chuckfläns DIN 55027, Ø d1 / kona: 400/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	317500 400/11
GTIN	4019208078793
Artikelklass	33R

Beskrivning**Utförande:**

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A.

Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.

För spindelnos **DIN 55027** resp. ISO 702/III (samma som gammal standard **DIN 55022**) med låsbultar och låsmuttrar.

Material:

C45-stål

Teknisk beskrivning

Konstorlek	11
Utvändig diameter d ₁	400 mm
Kondiameter d ₂	196,885 mm
tjocklek B	31 mm

antal låsbultar

6

Produktslag

Tillbehör till svarvchuckar