


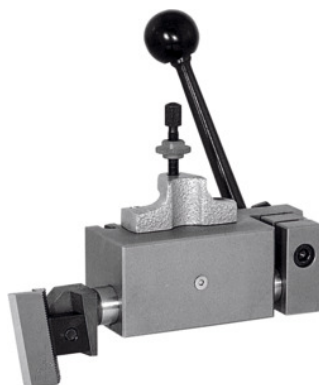

Snabbväxlings-returstålhållare utan stål, Typ: BFG



Beställningsdata

Ordernummer	318700 BFG
GTIN	4045197316332
Artikelklass	36A

Beskrivning

Utförande:

Justerbart stålfäste för utvändiga gängor.

Fördel:

Den största fördelen med det här fästet är att gängstålet kan förflyttas snabbt från arbetsstycket via en excentermekanism när gängsläppningen har uppnåtts. Tvärsleden för nästa skärning av gängstålet kan matas fram redan under återgången. Gängstålet kan roteras i enlighet med stigningsvinkeln för gängningen som ska skäras.

Användningsdata:

Med gängstålfäste för Komet-gängstål.

passar för 318000: B

Längd: 200 mm

Teknisk beskrivning

Längd	200 mm
Typ	BFG
passar för 318000	B

