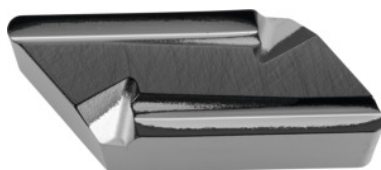


Garant**KNUX 160410L, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251038 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819871 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------------------------|
| Primäranvändning | M |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Hörnradie | 1 mm |
| spånbrytare | 2,2 mm |
| Matning f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| Skärdjup a _p | 0,5 - 5 mm |
| Sort | HB7120-1 |
| spån-brytare | VM |
| Skärhastighet v _c primär användning | 80 - 260 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 2 |
| ISO-kod vändskär | KNUX 160410L |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |

