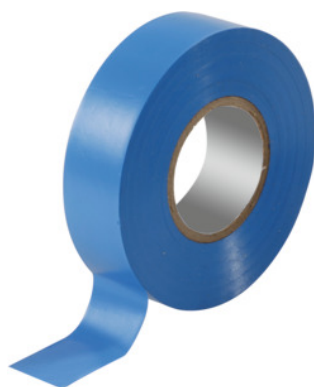


**3M****Isoleringsband, 15 mm×10 m, Färg: BLUE****Beställningsdata**

Ordernummer	083652 BLUE
GTIN	4054596613492
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**3M™ Temflex® 165** är en **.universellt användbar mjuk PVC-isoleringsstejp**. Svårantändlig. Självläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

**Användningsdata:**

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

tillverkarens beteckning	3M® Temflex® 165
Längd	10 m
Bredd	15 mm
Tjocklek	0,15 mm
Färg	blå

Draghållfasthet	2 N/mm
Hållarmaterial	PVC-folie
Limstyrka på stål	0,2 N/mm
Slag av tejp	Enkelsidig
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Liner finns	nej
temperaturbeständig upp till	90 °C
Användning	Märkning
Användning	Isolering
Användning	Buntning
Användning	Märkning
Elasticitet	200 %
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Produktnamnsattribut	15 mm×10 m
Produktslag	Tejp