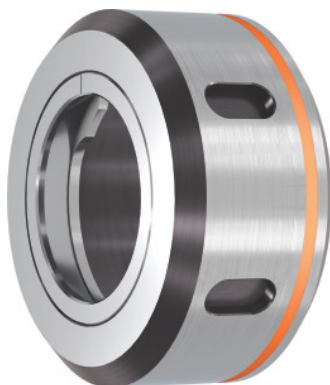


Garant**ER-glidlagerhylsmutter, för ER: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	309612 25
GTIN	4045197645685
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Med glidlager, därigenom lägre friktion och högre spännkraft. **Med spår.**

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

totallängd L	20,5 mm
Gänga	M32×1,5
för ER	25 mm
max. åtdragningsmoment	140 Nm

Utvändig-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter